


Klippon® Relay

Einfache und zeitsparende Montage von Relaiskopplern Vorteile und Übersicht der Komplettmodule

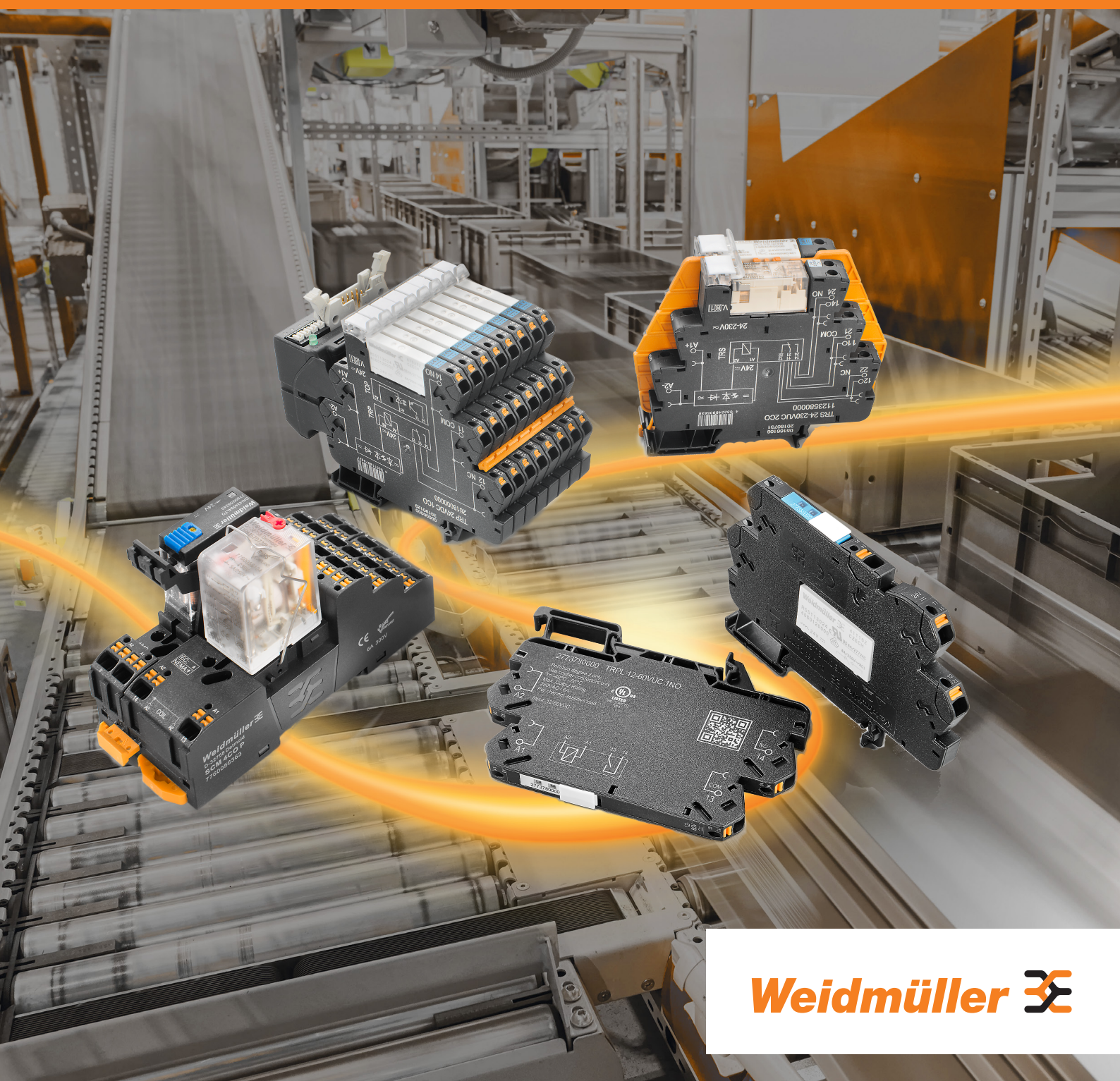

Weidmüller 

Schalte auf **effizient – mit Klippon® Relay**
Innovative Relaislösungen für schnelle und einfache Verdrahtung

Klippon® Relay Produkte kannst du besonders einfach, schnell und komfortabel installieren. Die PUSH IN-Technologie verkürzt die Verdrahtungszeiten. Und unsere komplett montierten und geprüften Relais-KITs sparen Zeit bei Montage und Inbetriebnahme.

Komplettmodule


Vormontiert und 100 % funktionsgeprüft KITs

Relais-KITs bestehend aus Relais mit Statusanzeige und Sockel mit Haltebügel erhöhen den Komfort in der Handhabung. Die KITs werden komplett montiert sowie funktions- und isolationsgeprüft geliefert. Das spart Zeit bei der Installation und minimiert die Zahl der Materialnummern, denn die Sets sind unter einer Artikelnummer und reduzieren die Anzahl der Lagerplätze.

- KIT bestehend aus Relais, Sockel und Haltebügel
- 100 % funktionsgeprüft
- 100 % Kontrolle der Spannungsfestigkeit Eingang - Ausgang

Ihre Vorteile

Einfache und zeitsparende Montage,
schnelle Verfügbarkeit und reduzierte
Lagerhaltung!

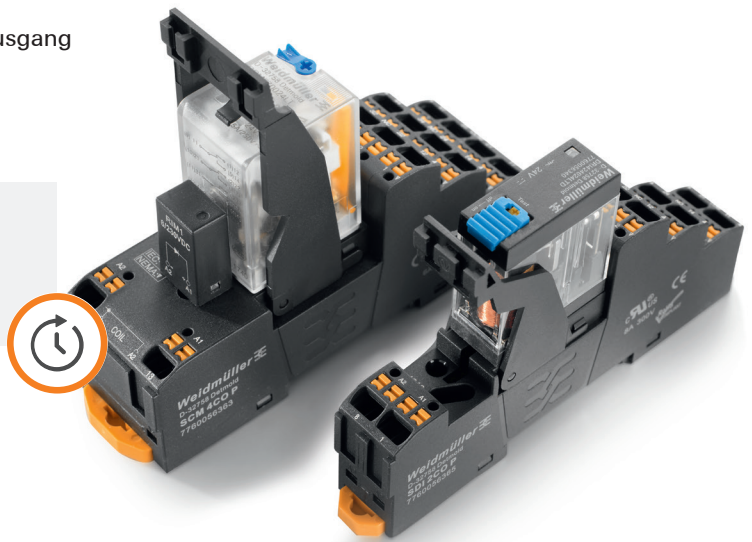

Besuchen Sie für weitere Informationen unsere Website
www.weidmueller.de/klipponrelay

D-SERIES

Hochzuverlässige industrielle Relais

Zulassungen KITS



Zusätzliche Zulassungen der Einzelteile



D-SERIES - DRI

PUSH IN KITS – 1 Wechsler – 10 A



Typ	Nennsteuer- spannung	LED	Diode	Prüf- taste	VPE	Best.-Nr.
DRIKITP 24VDC 1CO LD/PB	24 V DC	●	●	●	10	2576210000
DRIKITP 24VDC 1CO LD	24 V DC	●	●		10	2576220000
DRIKITP 24VAC 1CO LD/PB	24 V AC	●		●	10	2576250000
DRIKITP 24VAC 1CO LD	24 V AC	●			10	2576260000
DRIKITP 115VAC 1CO LD/PB	115 V AC	●		●	10	2576180000
DRIKITP 115VAC 1CO LD	115 V AC	●			10	2575980000
DRIKITP 230VAC 1CO LD/PB	230 V AC	●		●	10	2576160000
DRIKITP 230VAC 1CO LD	230 V AC	●			10	2576280000

PUSH IN KITS – 2 Wechsler – 5 A



Typ	Nennsteuer- spannung	LED	Diode	Prüf- taste	VPE	Best.-Nr.
DRIKITP 24VDC 2CO LD/PB	24 V DC	●	●	●	10	2576190000
DRIKITP 24VDC 2CO LD	24 V DC	●	●		10	2576200000
DRIKITP 24VAC 2CO LD/PB	24 V AC	●		●	10	2576230000
DRIKITP 24VAC 2CO LD	24 V AC	●			10	2576240000
DRIKITP 115VAC 2CO LD/PB	115 V AC	●		●	10	2576170000
DRIKITP 115VAC 2CO LD	115 V AC	●			10	2576290000
DRIKITP 230VAC 2CO LD/PB	230 V AC	●		●	10	2576150000
DRIKITP 230VAC 2CO LD	230 V AC	●			10	2576270000

Schraub KITS – 1 Wechsler – 10 A



Typ	Nennsteuer- spannung	LED	Diode	Prüf- taste	VPE	Best.-Nr.
DRIKIT 24VDC 1CO LD/PB	24 V DC	●	●	●	10	2476750000
DRIKIT 24VDC 1CO LD	24 V DC	●	●		10	2476680000
DRIKIT 24VAC 1CO LD/PB	24 V AC	●		●	10	2476780000
DRIKIT 24VAC 1CO LD	24 V AC	●			10	2476710000
DRIKIT 115VAC 1CO LD/PB	115 V AC	●		●	10	2476790000
DRIKIT 115VAC 1CO LD	115 V AC	●			10	2476720000
DRIKIT 230VAC 1CO LD/PB	230 V AC	●		●	10	2476800000
DRIKIT 230VAC 1CO LD	230 V AC	●			10	2476730000

Schraub KITS – 2 Wechsler – 5 A



Typ	Nennsteuer- spannung	LED	Diode	Prüf- taste	VPE	Best.-Nr.
DRIKIT 24VDC 2CO LD/PB	24 V DC	●	●	●	10	2476890000
DRIKIT 24VDC 2CO LD	24 V DC	●	●		10	2476820000
DRIKIT 24VAC 2CO LD/PB	24 V AC	●		●	10	2476920000
DRIKIT 24VAC 2CO LD	24 V AC	●			10	2476850000
DRIKIT 115VAC 2CO LD/PB	115 V AC	●		●	10	2476930000
DRIKIT 115VAC 2CO LD	115 V AC	●			10	2476860000
DRIKIT 230VAC 2CO LD/PB	230 V AC	●		●	10	2476940000
DRIKIT 230VAC 2CO LD	230 V AC	●			10	2476870000

PUSH IN KITS – 2 Wechsler – 10 A



Typ	Nennsteuer- spannung	LED	Diode	Prüf- taste	VPE	Best.-Nr.
DRMKITP 24VDC 2CO LD/PB	24 V DC	●	●	●	10	2576120000
DRMKITP 24VDC 2CO LD	24 V DC	●	●		10	2576110000
DRMKITP 24VAC 2CO LD/PB	24 V AC	●		●	10	2576080000
DRMKITP 24VAC 2CO LD	24 V AC	●			10	2576070000
DRMKITP 115VAC 2CO LD/PB	115 V AC	●		●	10	2576000000
DRMKITP 115VAC 2CO LD	115 V AC	●			10	2575990000
DRMKITP 230VAC 2CO LD/PB	230 V AC	●		●	10	2576040000
DRMKITP 230VAC 2CO LD	230 V AC	●			10	2576030000

PUSH IN KITS – 4 Wechsler – 5 A



Typ	Nennsteuer- spannung	LED	Diode	Prüf- taste	VPE	Best.-Nr.
DRMKITP 24VDC 4CO LD/PB	24 V DC	●	●	●	10	2576140000
DRMKITP 24VDC 4CO LD	24 V DC	●	●		10	2576130000
DRMKITP 24VAC 4CO LD/PB	24 V AC	●		●	10	2576100000
DRMKITP 24VAC 4CO LD	24 V AC	●			10	2576090000
DRMKITP 115VAC 4CO LD/PB	115 V AC	●		●	10	2576020000
DRMKITP 115VAC 4CO LD	115 V AC	●			10	2576010000
DRMKITP 230VAC 4CO LD/PB	230 V AC	●		●	10	2576060000
DRMKITP 230VAC 4CO LD	230 V AC	●			10	2576050000

Schraub KITS – 2 Wechsler – 10 A



Typ	Nennsteuer- spannung	LED	Diode	Prüf- taste	VPE	Best.-Nr.
DRMKIT 24VDC 2CO LD/PB	24 V DC	●	●	●	10	1542460000
DRMKIT 24VDC 2CO LD	24 V DC	●	●		10	1542360000
DRMKIT 24VAC 2CO LD	24 V AC	●			10	1542380000
DRMKIT 24VAC 2CO LD/PB	24 V AC	●		●	10	1542480000
DRMKIT 230VAC 2CO LD/PB	230 V AC	●		●	10	1542490000
DRMKIT 230VAC 2CO LD	230 V AC	●			10	1542390000

Schraub KITS – 4 Wechsler – 5 A



Typ	Nennsteuer- spannung	LED	Diode	Prüf- taste	VPE	Best.-Nr.
DRMKIT 24VDC 4CO LD	24 V DC	●	●		10	1542410000
DRMKIT 24VDC 4CO LD/PB	24 V DC	●	●	●	10	1542510000
DRMKIT 24VAC 4CO LD	24 V AC	●			10	1542430000
DRMKIT 24VAC 4CO LD/PB	24 V AC	●		●	10	1542530000
DRMKIT 230VAC 4CO LD	230 V AC	●			10	1542450000
DRMKIT 230VAC 4CO LD/PB	230 V AC	●		●	10	1542540000



Beispielhafte Produktauswahl

Weitere Produkte finden Sie im Onlinekatalog

TERMSERIES-compact

Universalrelais mit höchster Vibrationsfestigkeit

Zulassungen



PUSH IN - 1 Wechsler - 6 A

Typ	Nennsteuer- spannung	Kontaktmaterial	VPE	Best.-Nr.
TRPL 5VDC 1CO	5 V DC	AgNi	10	2774030000
TRPL 24VDC 1CO	24 V DC	AgNi	10	2773890000
TRPL 24VUC 1CO	24 V UC	AgNi	10	2773970000
TRPL 12-60VUC 1CO	12-60 V UC	AgNi	10	2773770000
TRPL 24-230VUC 1CO	24-230 V UC	AgNi	10	2773860000
TRPL 120VAC 1CO	120 V AC	AgNi	10	2773800000
TRPL 230VAC 1CO	230 V AC	AgNi	10	2773830000



PUSH IN - 1 Schließer - 6 A

Typ	Nennsteuer- spannung	Kontaktmaterial	VPE	Best.-Nr.
TRPL 5VDC 1NO	5 V DC	AgNi	10	2774040000
TRPL 24VDC 1NO	24 V UC	AgNi	10	2773920000
TRPL 24VUC 1NO	24 V UC	AgNi	10	2773980000
TRPL 12-60VUC 1NO	12-60 V UC	AgNi	10	2773780000
TRPL 24-230VUC 1NO	24-230 V UC	AgNi	10	2773870000
TRPL 120VAC 1NO	120 V AC	AgNi	10	2773810000
TRPL 230VAC 1NO	230 V AC	AgNi	10	2773840000



PUSH IN - 1 Schließer mit Sicherung - 6 A

Typ	Nennsteuer- spannung	Kontaktmaterial	VPE	Best.-Nr.
TRPL 24VDC 1NO F	24 V DC	AgNi	10	2773930000

TERMSERIES-compact

TERMSERIES-compact Sicherung



Beispielhafte Produktauswahl

Weitere Produkte finden Sie im Onlinekatalog

TERMSERIES

Der schmale Alleskönner

TERMSERIES - elektromechanische Relais 6,4 mm

PUSH IN KITs – 1 Wechsler – 6 A



Typ	Nennsteuer- spannung	Kontakt- material	VPE	Best.-Nr.
TRP 24VDC 1CO	24 V DC	AgNi	10	2618000000
TRP 24VUC 1CO	24 V UC	AgNi	10	2618220000
TRP 120VUC 1CO	120 V UC	AgNi	10	2618150000
TRP 230VUC 1CO	230 V UC	AgNi	10	2618200000
TRP 24-230VUC 1CO ED2	24-230 V UC	AgNi	10	2663010000
TRP 24VDC 1CO AU	24 V DC	AgNi Au	10	2618110000
TRP 24VUC 1CO AU	24 V UC	AgNi Au	10	2618160000
TRP 120VAC RC 1CO AU	120 V AC	AgNi Au	10	2618030000
TRP 230VAC RC 1CO AU	230 V AC	AgNi Au	10	2617950000
TRP 24-230VUC 1CO AU ED2	24-230 V UC	AgNi Au	10	2663020000
TRP 24VDC 1CO AGSNO	24 V DC	AgSnO	10	2618020000
TRP 24VUC 1CO AGSNO	24 V UC	AgSnO	10	2617880000
TRP 120VAC RC 1CO AGSNO	120 V AC	AgSnO	10	2617840000
TRP 230VAC RC 1CO AGSNO	230 V AC	AgSnO	10	2617850000
TRP 24-230VUC 1CO AGSNO ED2	24-230 V UC	AgSnO	10	2663160000

PUSH IN KITs – 1 Wechsler mit Prüftaste – 6 A

Typ	Nennsteuer- spannung	Kontakt- material	VPE	Best.-Nr.
TRP 24VDC 1CO AGSNO PB	24 V DC	AgSnO	10	2855800000
TRP 24VUC 1CO AGSNO PB	24 V UC	AgSnO	10	2855810000
TRP 24-230VUC 1CO AGSNO ED2 PB	24-230 V UC	AgSnO	10	2855910000
TRP 24VDC 1CO AGSNO AU PB	24 V DC	AgSnO Au	10	2855830000
TRP 24VUC 1CO AGSNO AU PB	24 V UC	AgSnO Au	10	2855820000
TRP 24-230VUC 1CO AGSNO AU ED2 PB	24-230 V UC	AgSnO Au	10	2855900000



PUSH IN KITs – 1 Wechsler – 16 A

Typ	Nennsteuer- spannung	Kontakt- material	VPE	Best.-Nr.
TRP 24VDC 1CO 16A	24 V DC	AgNi	10	2618100000
TRP 24VUC 1CO 16A	24 V UC	AgNi	10	2617910000
TRP 120VAC RC 1CO 16A	120 V AC	AgNi	10	2618270000
TRP 230VAC RC 1CO 16A	230 V AC	AgNi	10	2618190000
TRP 24-230VUC 1CO 16A ED2	24-230 V UC	AgNi	10	2663160000

PUSH IN KITs – 2 Wechsler – 8 A

Typ	Nennsteuer- spannung	Kontakt- material	VPE	Best.-Nr.
TRP 24VDC 2CO	24 V DC	AgNi	10	2618400000
TRP 24VUC 2CO	24 V UC	AgNi	10	2618320000
TRP 120VAC RC 2CO	120 V AC	AgNi	10	2618470000
TRP 230VAC RC 2CO	230 V AC	AgNi	10	2618330000
TRP 24-230VUC 2CO ED2	24-230 V UC	AgNi	10	2663040000
TRP 24VDC 2CO AU	24 V DC	AgNi Au	10	2618530000
TRP 24VUC 2CO AU	24 V UC	AgNi Au	10	2618540000
TRP 120VAC RC 2CO AU	120 V AC	AgNi Au	10	2618490000
TRP 230VAC RC 2CO AU	230 V AC	AgNi Au	10	2618500000
TRP 24-230VUC 2CO AU ED2	24-230 V UC	AgNi Au	10	2663050000

TERMSERIES - elektromechanische Relais 12,8 mm

Schraub KITs – 1 Wechsler – 6 A



Typ	Nennsteuer- spannung	Kontakt- material	VPE	Best.-Nr.
TRS 24VDC 1CO	24 V DC	AgNi	10	1122770000
TRS 24VUC 1CO	24 V UC	AgNi	10	1122780000
TRS 120VUC 1CO	120 V UC	AgNi	10	1122830000
TRS 230VUC 1CO	230 V UC	AgNi	10	1122840000
TRS 24-230VUC 1CO ED2	24-230 V UC	AgNi	10	2662850000
TRS 24VDC 1CO AU	24 V DC	AgNi Au	10	1123000000
TRS 24VUC 1CO AU	24 V UC	AgNi Au	10	1123010000
TRS 120VAC RC 1CO AU	120 V AC	AgNi Au	10	1123070000
TRS 230VAC RC 1CO AU	230 V AC	AgNi Au	10	1123080000
TRS 24-230VUC 1CO AU ED2	24-230 V UC	AgNi Au	10	2662860000
TRS 24VDC 1CO AGSNO	24 V DC	AgSnO	10	1984540000
TRS 24VUC 1CO AGSNO	24 V UC	AgSnO	10	2152940000
TRS 120VAC RC 1CO AGSNO	120 V AC	AgSnO	10	2152900000
TRS 230VAC RC 1CO AGSNO	230 V AC	AgSnO	10	2152920000
TRS 24-230VUC 1CO AGSNO ED2	24-230 V UC	AgSnO	10	2663000000

Schraub KITs – 1 Wechsler mit Prüftaste – 6 A

Typ	Nennsteuer- spannung	Kontakt- material	VPE	Best.-Nr.
TRS 24VDC 1CO AGSNO PB	24 V DC	AgSnO	10	2855870000
TRS 24VUC 1CO AGSNO PB	24 V UC	AgSnO	10	2855890000
TRS 24-230VUC 1CO AGSNO ED2 PB	24-230 V UC	AgSnO	10	2855930000
TRS 24VDC 1CO AGSNO AU PB	24 V DC	AgSnO Au	10	2855860000
TRS 24VUC 1CO AGSNO AU PB	24 V UC	AgSnO Au	10	2855880000
TRS 24-230VUC 1CO AGSNO AU ED2 PB	24-230 V UC	AgSnO Au	10	2855920000



Schraub KITs – 1 Wechsler – 16 A

Typ	Nennsteuer- spannung	Kontakt- material	VPE	Best.-Nr.
TRS 24VDC 1CO 16A	24 V DC	AgNi	10	1479680000
TRS 24VUC 1CO 16A	24 V UC	AgNi	10	1479690000
TRS 120VAC RC 1CO 16A	120 V AC	AgNi	10	1479750000
TRS 230VAC RC 1CO 16A	230 V AC	AgNi	10	1479760000
TRS 24-230VUC 1CO AU ED2	24-230 V UC	AgNi	10	2662960000

Schraub KITs – 2 Wechsler – 8 A

Typ	Nennsteuer- spannung	Kontakt- material	VPE	Best.-Nr.
TRS 24VDC 2CO	24 V DC	AgNi	10	1123490000
TRS 24VUC 2CO	24 V UC	AgNi	10	1123500000
TRS 120VAC RC 2CO	120 V AC	AgNi	10	1123550000
TRS 230VAC RC 2CO	230 V AC	AgNi	10	1123570000
TRS 24-230VUC 2CO ED2	24-230 V UC	AgNi	10	2662880000
TRS 24VDC 2CO AU	24 V DC	AgNi Au	10	1123730000
TRS 24VUC 2CO AU	24 V UC	AgNi Au	10	1123740000
TRS 120VAC RC 2CO AU	120 V AC	AgNi Au	10	1123800000
TRS 230VAC RC 2CO AU	230 V AC	AgNi Au	10	1123810000
TRS 24-230VUC 2CO AU ED2	24-230 V UC	AgNi Au	10	2662890000



Beispielhafte Produktauswahl

Weitere Produkte finden Sie im Onlinekatalog

Zulassungen KITs



PUSH IN KITs – 1 Schließer Bipolarer Transistor



Typ	Nennsteuer- spannung	Dauer- strom	Nennschalt- spannung	VPE	Best.-Nr.
TOP 24VDC 48VDC0.1A	24 V DC	0,1 A	3...48 V DC	10	2618790000
TOP 24VUC 48VDC0.1A	24 V UC	0,1 A	3...48 V DC	10	2618640000
TOP 120VAC RC 48VDC0.1A	120 V AC	0,1 A	3...48 V DC	10	2618650000
TOP 230VAC RC 48VDC0.1A	230 V AC	0,1 A	3...48 V DC	10	2618620000
TOP 24-230VUC 48VDC0.1A ED2	24-230 V UC	0,1 A	3...48 V DC	10	2663070000

PUSH IN KITs – 1 Schließer MOS-FET



Typ	Nennsteuer- spannung	Dauer- strom	Nennschalt- spannung	VPE	Best.-Nr.
TOP 24VDC 24VDC2A	24 V DC	2 A	3...33 V DC	10	2618720000
TOP 24VUC 24VDC2A	24 V UC	2 A	3...33 V DC	10	2618730000
TOP 120VAC RC 24VDC2A	120 V AC	2 A	3...33 V DC	10	2618660000
TOP 230VAC RC 24VDC2A	230 V AC	2 A	3...33 V DC	10	2618670000
TOP 24-230VUC 24VDC2A ED2	24-230 V UC	2 A	3...33 V DC	10	2663080000

PUSH IN KITs – 1 Schließer Triac (Nullspannungsschaltend)



Typ	Nennsteuer- spannung	Dauer- strom	Nennschalt- spannung	VPE	Best.-Nr.
TOP 24VDC 230VAC1A	24 V DC	1 A	24...240 V AC	10	2618420000
TOP 24VUC 230VAC1A	24 V UC	1 A	24...240 V AC	10	2618350000
TOP 120VAC RC 230VAC1A	120 V AC	1 A	24...240 V AC	10	2618390000
TOP 230VAC RC 230VAC1A	230 V AC	1 A	24...240 V AC	10	2618430000
TOP 24-230VUC 230VAC1A ED2	24-230 V UC	1 A	24...240 V AC	10	2663090000

PUSH IN KITs – 1 Schließer MOS-FET



Typ	Nennsteuer- spannung	Dauer- strom	Nennschalt- spannung	VPE	Best.-Nr.
TOP 24VDC 24VDC3,5A	24 V DC	3,5 A	3...33 V DC	10	2618700000
TOP 24-230VUC 24VDC3,5A ED2	24-230 V UC	3,5 A	3...33 V DC	10	2663100000

PUSH IN KITs – 1 Schließer MOS-FET



Typ	Nennsteuer- spannung	Dauer- strom	Nennschalt- spannung	VPE	Best.-Nr.
TOP 24VDC 24VDC5A	24 V DC	5 A	3...33 V DC	10	2618840000
TOP 24-230VUC 24VDC5A ED2	24-230 V UC	5 A	3...33 V DC	10	2663150000

Schraub KITs – 1 Schließer Bipolarer Transistor



Typ	Nennsteuer- spannung	Dauer- strom	Nennschalt- spannung	VPE	Best.-Nr.
TOS 24VDC 48VDC0.1A	24 V DC	0,1 A	3...48 V DC	10	1126940000
TOS 24VUC 48VDC0.1A	24 V UC	0,1 A	3...48 V DC	10	1126950000
TOS 120VAC RC 48VDC0.1A	120 V AC	0,1 A	3...48 V DC	10	1127000000
TOS 230VAC RC 48VDC0.1A	230 V AC	0,1 A	3...48 V DC	10	1127010000
TOS 24-230VUC 48VDC0.1A ED2	24-230 V UC	0,1 A	3...48 V DC	10	2662910000

Schraub KITs – 1 Schließer MOS-FET



Typ	Nennsteuer- spannung	Dauer- strom	Nennschalt- spannung	VPE	Best.-Nr.
TOS 24VDC 24VDC2A	24 V DC	2 A	3...33 V DC	10	1127170000
TOS 24VUC 24VDC2A	24 V UC	2 A	3...33 V DC	10	1127180000
TOS 120VAC RC 24VDC2A	120 V AC	2 A	3...33 V DC	10	1127230000
TOS 230VAC RC 24VDC2A	230 V AC	2 A	3...33 V DC	10	1127240000
TOS 24-230VUC 24VDC2A ED2	24-230 V UC	2 A	3...33 V DC	10	2662920000

Schraub KITs – 1 Schließer Triac (Nullspannungsschaltend)



Typ	Nennsteuer- spannung	Dauer- strom	Nennschalt- spannung	VPE	Best.-Nr.
TOS 24VDC 230VAC1A	24 V DC	1 A	24...240 V AC	10	1127410000
TOS 24VUC 230VAC1A	24 V UC	1 A	24...240 V AC	10	1127420000
TOS 120VAC RC 230VAC1A	120 V AC	1 A	24...240 V AC	10	1127480000
TOS 230VAC RC 230VAC1A	230 V AC	1 A	24...240 V AC	10	1127490000
TOS 24-230VUC 230VAC1A ED2	24-230 V UC	1 A	24...240 V AC	10	2662930000

Schraub KITs – 1 Schließer MOS-FET



Typ	Nennsteuer- spannung	Dauer- strom	Nennschalt- spannung	VPE	Best.-Nr.
TOS 24VDC 24VDC3,5A	24 V DC	3,5 A	3...33 V DC	10	1127630000
TOS 24-230VUC 24VDC3,5A ED2	24-230 V UC	3,5 A	3...33 V DC	10	2662940000

Schraub KITs – 1 Schließer MOS-FET



Typ	Nennsteuer- spannung	Dauer- strom	Nennschalt- spannung	VPE	Best.-Nr.
TOS 24VDC 24VDC5A	24 V DC	5 A	3...33 V DC	10	1990960000
TOS 24-230VUC 24VDC5A ED2	24-230 V UC	5 A	3...33 V DC	10	2662990000



Beispielhafte Produktauswahl

Weitere Produkte finden Sie im Onlinekatalog

Weidmüller – Ihr Partner der Smart Industrial Connectivity

Als erfahrene Experten unterstützen wir unsere Kunden und Partner auf der ganzen Welt mit Produkten, Lösungen und Services im industriellen Umfeld von Energie, Signalen und Daten. Wir sind in ihren Branchen und Märkten zu Hause und kennen die technologischen Herausforderungen von morgen. So entwickeln wir immer wieder innovative, nachhaltige und wertschöpfende Lösungen für ihre individuellen Anforderungen. Gemeinsam setzen wir Maßstäbe in der Industrial Connectivity.

Wir können nicht ausschließen, dass in unseren Druckschriften oder in Software, die zu Bestellzwecken dem Kunden übergeben wird, Fehler enthalten sind. Wir sind bemüht, solche Fehler, sobald sie uns bekannt werden, zu korrigieren.

Für alle Bestellungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, die Sie auf der Internetseite unseres Gruppenunternehmens, bei dem Sie Ihre Bestellung aufgeben, einsehen können und die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.