

OMNIMATE SIGNAL Steckverbinder Raster 5.0x gerichtete Verpackung

Ausgangssituation

Aufgrund entscheidender Vorteile und positiver Erfahrungen mit anderen Produktserien werden nun auch Steckverbinder Raster 5.0x auf gerichtete Verpackung umgestellt.

Das neue Verpackungskonzept beinhaltet jeweils eine Tray-Einlage, die wiederum im Streudruckkarton liegt.

Vorteile der gerichteten Verpackung:

- Transportschäden werden vermieden und ein hohes Qualitätsniveau gesichert
- Premiumverpackung ohne Aufpreis
- Standardisierte Verpackungsgröße und dadurch leichtere Handhabung



Abb.1: neue Verpackung

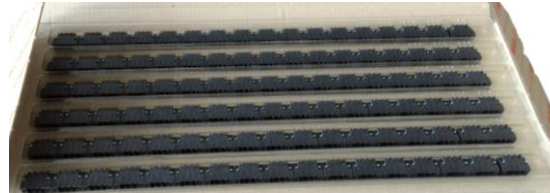


Abb.2: neue Verpackung mit Tray

Technische Änderung

- Die Umstellung der erfolgt schrittweise ab KW 32/2017
- Bei der Bestimmung einer neuen Verpackungseinheit ist das Fassungsvermögen der Tray-Einlage maßgebend
- VPE Bemessungsgröße in den meisten Fällen analog zum Buchsenstecker
- Die VPE's werden nach Umstellung erst in SAP und im Nachgang im Online-Katalog aktualisiert
- Best.-Nr. und Preise pro 100Stck. werden nicht geändert

Betroffene Produkte

- SL-SMT 5.0xHC/./90LF
- SL-SMT 5.0xHC/./180LF
- SL-SMT 5.0xHC/./90F
- SL-SMT 5.0xHC/./180F

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Mit freundlichen Grüßen



Philipp Lüning

Product Support Manager Device Connectivity
Signal Connectors



Johann Klippenstein

Head of Product Management
Device Connectivity

Weidmueller – Your partner in Industrial Connectivity
We look forward to sharing ideas with you – **Let's connect.**

Geänderte Verpackungseinheiten

SL-SMT 5.00HC/./90LF

Artikelnummer	Bezeichnung	Alt	Neu
1444070000	SL-SMT 5.00HC/02/90LF 3.2AU BK BX	100	90
1775232001	SL-SMT 5.08HC/02/90LF 1.5SN BK BX	100	90
1780410000	SL-SMT 5.08HC/02/90LF 3.2SN BK BX	100	90
1797230000	SL-SMT 5.00HC/02/90LF 1.5SN BK BX	100	90
1840350000	SL-SMT 5.00HC/02/90LF 3.2SN BK BX	100	90
1306390000	SL-SMT 5.00HC/03/90LF 3.2AU BK BX	100	72
1775242001	SL-SMT 5.08HC/03/90LF 1.5SN BK BX	100	72
1780420000	SL-SMT 5.08HC/03/90LF 3.2SN BK BX	100	72
1840360000	SL-SMT 5.00HC/03/90LF 3.2SN BK BX	100	72
1775252001	SL-SMT 5.08HC/04/90LF 1.5SN BK BX	100	60
1780430000	SL-SMT 5.08HC/04/90LF 3.2SN BK BX	100	60
1840370000	SL-SMT 5.00HC/04/90LF 3.2SN BK BX	100	60
1177420000	SL-SMT 5.00HC/05/90LF 1.5AU BK BX	50	54
1775262001	SL-SMT 5.08HC/05/90LF 1.5SN BK BX	50	48
1780440000	SL-SMT 5.08HC/05/90LF 3.2SN BK BX	50	48
1840380000	SL-SMT 5.00HC/05/90LF 3.2SN BK BX	50	54
1409210000	SL-SMT 5.00HC/06/90LF 3.2AU BK BX	50	42
1780450000	SL-SMT 5.08HC/06/90LF 3.2SN BK BX	50	42
1840390000	SL-SMT 5.00HC/06/90LF 3.2SN BK BX	50	42
1780460000	SL-SMT 5.08HC/07/90LF 3.2SN BK BX	50	36
1840400000	SL-SMT 5.00HC/07/90LF 3.2SN BK BX	50	42
1775292001	SL-SMT 5.08HC/08/90LF 1.5SN BK BX	50	36
1780470000	SL-SMT 5.08HC/08/90LF 3.2SN BK BX	50	36
1797290000	SL-SMT 5.00HC/08/90LF 1.5SN BK BX	50	36
1840410000	SL-SMT 5.00HC/08/90LF 3.2SN BK BX	50	36
1780480000	SL-SMT 5.08HC/09/90LF 3.2SN BK BX	50	30
1797300000	SL-SMT 5.00HC/09/90LF 1.5SN BK BX	50	30
1840420000	SL-SMT 5.00HC/09/90LF 3.2SN BK BX	50	30
1775312001	SL-SMT 5.08HC/10/90LF 1.5SN BK BX	50	30
1780490000	SL-SMT 5.08HC/10/90LF 3.2SN BK BX	50	30
1840430000	SL-SMT 5.00HC/10/90LF 3.2SN BK BX	50	30
1007040000	SL-SMT 5.08HC/11/90LF 3.2SN BK BX SO	50	24
1007050000	SL-SMT 5.08HC/11/90LF 3.2SN BK BX SO	50	24
1780500000	SL-SMT 5.08HC/11/90LF 3.2SN BK BX	50	24
1840440000	SL-SMT 5.00HC/11/90LF 3.2SN BK BX	50	24
1775332001	SL-SMT 5.08HC/12/90LF 1.5SN BK BX	50	24
1780510000	SL-SMT 5.08HC/12/90LF 3.2SN BK BX	50	24
1840450000	SL-SMT 5.00HC/12/90LF 3.2SN BK BX	50	24
1780540000	SL-SMT 5.08HC/13/90LF 3.2SN BK BX	50	24
1840460000	SL-SMT 5.00HC/13/90LF 3.2SN BK BX	50	24
1775352001	SL-SMT 5.08/14/90LF 1.5SN BK BX	50	18
1840470000	SL-SMT 5.00HC/14/90LF 3.2SN BK BX	50	18
1840480000	SL-SMT 5.00HC/15/90LF 3.2SN BK BX	50	18
1780570000	SL-SMT 5.08HC/16/90LF 3.2SN BK BX	50	18
1797370000	SL-SMT 5.00HC/16/90LF 1.5SN BK BX	50	18
1840490000	SL-SMT 5.00HC/16/90LF 3.2SN BK BX	50	18
1780580000	SL-SMT 5.08HC/17/90LF 3.2SN BK BX	20	18
1840500000	SL-SMT 5.00HC/17/90LF 3.2SN BK BX	20	18
1780590000	SL-SMT 5.08HC/18/90LF 3.2SN BK BX	20	18

Artikelnummer	Bezeichnung	Alt	Neu
1840510000	SL-SMT 5.00HC/18/90LF 3.2SN BK BX	20	18
1780600000	SL-SMT 5.08HC/19/90LF 3.2SN BK BX	20	12
1840520000	SL-SMT 5.00HC/19/90LF 3.2SN BK BX	20	12
1780610000	SL-SMT 5.08HC/20/90LF 3.2SN BK BX	20	12
1840530000	SL-SMT 5.00HC/20/90LF 3.2SN BK BX	20	12
1780620000	SL-SMT 5.08HC/21/90LF 3.2SN BK BX	20	12
1840540000	SL-SMT 5.00HC/21/90LF 3.2SN BK BX	20	12
1780630000	SL-SMT 5.08HC/22/90LF 3.2SN BK BX	20	12
1840550000	SL-SMT 5.00HC/22/90LF 3.2SN BK BX	20	12
1780640000	SL-SMT 5.08HC/23/90LF 3.2SN BK BX	20	12
1840560000	SL-SMT 5.00HC/23/90LF 3.2SN BK BX	20	12
1775452001	SL-SMT 5.08HC/24/90LF 1.5SN BK BX	20	12
1780650000	SL-SMT 5.08HC/24/90LF 3.2SN BK BX	20	12
1840570000	SL-SMT 5.00HC/24/90LF 3.2SN BK BX	20	12

SL-SMT 5.00HC/./180LF

Artikelnummer	Bezeichnung	Alt	Neu
1776362001	SL-SMT 5.08HC/02/180LF 1.5SN BK BX	100	90
1838440000	SL-SMT 5.08HC/02/180LF 3.2SN BK BX	100	90
1841390000	SL-SMT 5.00HC/02/180LF 3.2SN BK BX	100	90
1776372001	SL-SMT 5.08HC/03/180LF 1.5SN BK BX	100	72
1838450000	SL-SMT 5.08HC/03/180LF 3.2SN BK BX	100	72
1841400000	SL-SMT 5.00HC/03/180LF 3.2SN BK BX	100	72
1776382001	SL-SMT 5.08HC/04/180LF 1.5SN BK BX	100	60
1796800000	SL-SMT 5.00HC/04/180LF 1.5SN BK BX	100	60
1838460000	SL-SMT 5.08HC/04/180LF 3.2SN BK BX	100	60
1841410000	SL-SMT 5.00HC/04/180LF 3.2SN BK BX	100	60
1776392001	SL-SMT 5.08HC/05/180LF 1.5SN BK BX	50	48
1838470000	SL-SMT 5.08HC/05/180LF 3.2SN BK BX	50	48
1841420000	SL-SMT 5.00HC/05/180LF 3.2SN BK BX	50	54
1776402001	SL-SMT 5.08HC/06/180LF 1.5SN BK BX	50	42
1838480000	SL-SMT 5.08HC/06/180LF 3.2SN BK BX	50	42
1841430000	SL-SMT 5.00HC/06/180LF 3.2SN BK BX	50	42
1838490000	SL-SMT 5.08HC/07/180LF 3.2SN BK BX	50	36
1841440000	SL-SMT 5.00HC/07/180LF 3.2SN BK BX	50	42
1454930000	SL-SMT 5.08HC/08/180LF 3.2AU BK BX	50	36
1776422001	SL-SMT 5.08HC/08/180LF 1.5SN BK BX	50	36
1838500000	SL-SMT 5.08HC/08/180LF 3.2SN BK BX	50	36
1841450000	SL-SMT 5.00HC/08/180LF 3.2SN BK BX	50	36
1776432001	SL-SMT 5.08HC/09/180LF 1.5SN BK BX	50	30
1838510000	SL-SMT 5.08HC/09/180LF 3.2SN BK BX	50	30
1841460000	SL-SMT 5.00HC/09/180LF 3.2SN BK BX	50	30
1776442001	SL-SMT 5.08HC/10/180LF 1.5SN BK BX	50	30
1838520000	SL-SMT 5.08HC/10/180LF 3.2SN BK BX	50	30
1841470000	SL-SMT 5.00HC/10/180LF 3.2SN BK BX	50	30
1838530000	SL-SMT 5.08HC/11/180LF 3.2SN BK BX	50	24
1841480000	SL-SMT 5.00HC/11/180LF 3.2SN BK BX	50	24
1776462001	SL-SMT 5.08HC/12/180LF 1.5SN BK BX	50	24
1838540000	SL-SMT 5.08HC/12/180LF 3.2SN BK BX	50	24
1841490000	SL-SMT 5.00HC/12/180LF 3.2SN BK BX	50	24
1838550000	SL-SMT 5.08HC/13/180LF 3.2SN BK BX	50	24
1841500000	SL-SMT 5.00HC/13/180LF 3.2SN BK BX	50	24

Artikelnummer	Bezeichnung	Alt	Neu
1776482001	SL-SMT 5.08HC/14/180LF 1.5SN BK BX	50	18
1838560000	SL-SMT 5.08HC/14/180LF 3.2SN BK BX	50	18
1841510000	SL-SMT 5.00HC/14/180LF 3.2SN BK BX	50	18
1838570000	SL-SMT 5.08HC/15/180LF 3.2SN BK BX	50	18
1841520000	SL-SMT 5.00HC/15/180LF 3.2SN BK BX	50	18
1776502001	SL-SMT 5.08HC/16/180LF 1.5SN BK BX	50	18
1838580000	SL-SMT 5.08HC/16/180LF 3.2SN BK BX	50	18
1841530000	SL-SMT 5.00HC/16/180LF 3.2SN BK BX	50	18
1838590000	SL-SMT 5.08HC/17/180LF 3.2SN BK BX	20	18
1841540000	SL-SMT 5.00HC/17/180LF 3.2SN BK BX	20	18
1776522001	SL-SMT 5.08HC/18/180LF 1.5SN BK BX	20	18
1838600000	SL-SMT 5.08HC/18/180LF 3.2SN BK BX	20	18
1841550000	SL-SMT 5.00HC/18/180LF 3.2SN BK BX	20	18
1838610000	SL-SMT 5.08HC/19/180LF 3.2SN BK BX	20	12
1841560000	SL-SMT 5.00HC/19/180LF 3.2SN BK BX	20	12
1776542001	SL-SMT 5.08HC/20/180LF 1.5SN BK BX	20	12
1838620000	SL-SMT 5.08HC/20/180LF 3.2SN BK BX	20	12
1841570000	SL-SMT 5.00HC/20/180LF 3.2SN BK BX	20	12
1898250000	SL-SMT 5.00HC/20/180LF 3.2SN BK BX SO	20	12
1838630000	SL-SMT 5.08HC/21/180LF 3.2SN BK BX	20	12
1841580000	SL-SMT 5.00HC/21/180LF 3.2SN BK BX	20	12
1838640000	SL-SMT 5.08HC/22/180LF 3.2SN BK BX	20	12
1841590000	SL-SMT 5.00HC/22/180LF 3.2SN BK BX	20	12
1838650000	SL-SMT 5.08HC/23/180LF 3.2SN BK BX	20	12
1841600000	SL-SMT 5.00HC/23/180LF 3.2SN BK BX	20	12
1838660000	SL-SMT 5.08HC/24/180LF 3.2SN BK BX	20	12
1841610000	SL-SMT 5.00HC/24/180LF 3.2SN BK BX	20	12



SL-SMT 5.00HC/././90F

Artikelnummer	Bezeichnung	Alt	Neu
1837630000	SL-SMT 5.08HC/02/90F 3.2SN BK BX	100	90
1837640000	SL-SMT 5.08HC/03/90F 3.2SN BK BX	100	72
1317410000	SL-SMT 5.08HC/04/90F 3.2AU BK BX	100	60
1837650000	SL-SMT 5.08HC/04/90F 3.2SN BK BX	100	60
1879930000	SL-SMT 5.08HC/04/90F 1.5SN BK BX	100	48
1837660000	SL-SMT 5.08HC/05/90F 3.2SN BK BX	50	48
1861020000	SL-SMT 5.08HC/05/90F 1.5SN BK BX	50	48
1837670000	SL-SMT 5.08HC/06/90F 3.2SN BK BX	50	42
1861410000	SL-SMT 5.08HC/06/90F 1.5SN BK BX	50	42
1837680000	SL-SMT 5.08HC/07/90F 3.2SN BK BX	50	36
1837690000	SL-SMT 5.08HC/08/90F 3.2SN BK BX	50	36
1837700000	SL-SMT 5.08HC/09/90F 3.2SN BK BX	50	30
1837710000	SL-SMT 5.08HC/10/90F 3.2SN BK BX	50	30
1837720000	SL-SMT 5.08HC/11/90F 3.2SN BK BX	50	24
1837730000	SL-SMT 5.08HC/12/90F 3.2SN BK BX	50	24
1837740000	SL-SMT 5.08HC/13/90F 3.2SN BK BX	50	24
1837750000	SL-SMT 5.08HC/14/90F 3.2SN BK BX	50	18
1837760000	SL-SMT 5.08HC/15/90F 3.2SN BK BX	50	18
1837770000	SL-SMT 5.08HC/16/90F 3.2SN BK BX	50	18
1837780000	SL-SMT 5.08HC/17/90F 3.2SN BK BX	20	18
1837790000	SL-SMT 5.08HC/18/90F 3.2SN BK BX	20	18
1837800000	SL-SMT 5.08HC/19/90F 3.2SN BK BX	20	12
1837810000	SL-SMT 5.08HC/20/90F 3.2SN BK BX	20	12
1837820000	SL-SMT 5.08HC/21/90F 3.2SN BK BX	20	12
1837830000	SL-SMT 5.08HC/22/90F 3.2SN BK BX	20	12
1837840000	SL-SMT 5.08HC/23/90F 3.2SN BK BX	20	12
1837850000	SL-SMT 5.08HC/24/90F 3.2SN BK BX	20	12

SL-SMT 5.00HC/./180F

Artikelnummer	Bezeichnung	Alt	Neu
1837320000	SL-SMT 5.08HC/02/180F 1.5SN BK BX	100	90
1837860000	SL-SMT 5.08HC/02/180F 3.2SN BK BX	100	90
1820600000	SL-SMT 5.08HC/03/180F 3.2SN BK BX	100	72
1830100000	SL-SMT 5.08HC/04/180F 1.5SN BK BX	100	60
1837870000	SL-SMT 5.08HC/04/180F 3.2SN BK BX	100	60
1820770000	SL-SMT 5.08HC/05/180F 3.2SN BK BX	50	48
1837330000	SL-SMT 5.08HC/05/180F 1.5SN BK BX	50	48
1820610000	SL-SMT 5.08HC/06/180F 3.2SN BK BX	50	42
1837340000	SL-SMT 5.08HC/06/180F 1.5SN BK BX	50	42
1837880000	SL-SMT 5.08HC/07/180F 3.2SN BK BX	50	36
1820620000	SL-SMT 5.08HC/08/180F 3.2SN BK BX	50	36
1837890000	SL-SMT 5.08HC/09/180F 3.2SN BK BX	50	30
1820780000	SL-SMT 5.08HC/10/180F 3.2SN BK BX	50	30
1837900000	SL-SMT 5.08HC/11/180F 3.2SN BK BX	50	24
1046210000	SL-SMT 5.08HC/12/180F 3.2SN BK BX CO	50	24
1046220000	SL-SMT 5.08HC/12/180F 3.2SN BK BX CO	50	24
1046230000	SL-SMT 5.08HC/12/180F 3.2SN BK BX CO	50	24
1820630000	SL-SMT 5.08HC/12/180F 3.2SN BK BX	50	24
1820790000	SL-SMT 5.08HC/13/180F 3.2SN BK BX	50	24
1879920000	SL-SMT 5.08HC/13/180F 1.5SN BK BX	50	24
1820800000	SL-SMT 5.08HC/14/180F 3.2SN BK BX	50	18
1837910000	SL-SMT 5.08HC/15/180F 3.2SN BK BX	50	18
1012780000	SL-SMT 5.08HC/16/180F 3.2SN GN BX	50	18
1212870000	SL-SMT 5.08HC/16/180F 4.5AU GN BX	50	18
1476440000	SL-SMT 5.08HC/16/180F 1.5SN BK BX	50	18
1820640000	SL-SMT 5.08HC/16/180F 3.2SN BK BX	50	18
1910490000	SL-SMT 5.08HC/16/180F 3.2AU BK BX	50	18
1837920000	SL-SMT 5.08HC/17/180F 3.2SN BK BX	20	18
1820650000	SL-SMT 5.08HC/18/180F 3.2SN BK BX	20	18
1837930000	SL-SMT 5.08HC/19/180F 3.2SN BK BX	20	12
1820810000	SL-SMT 5.08HC/20/180F 3.2SN BK BX	20	12
1837940000	SL-SMT 5.08HC/21/180F 3.2SN BK BX	20	12
1837950000	SL-SMT 5.08HC/22/180F 3.2SN BK BX	20	12
1837960000	SL-SMT 5.08HC/23/180F 3.2SN BK BX	20	12
1837970000	SL-SMT 5.08HC/24/180F 3.2SN BK BX	20	12